

EINFÄDELGITTERRINNE – CRP-F AUSLEGER



EFFIZIENZ
TRIFFT AUF
EINZIGARTIGKEIT



EINFÄDELGITTERRINNE

- Kabel sind beim Reinigen in der Gitterrinne fixiert
- Kabelverlegung ohne Kabelbinder
- Schutz für Kabel und Installateur

CRP-F AUSLEGER

- Geringe Ablagefläche für Schmutz
- Schmale Form
- Einfache Reinigung
- Wandabstand 50 mm
- Schraublose Befestigung FASTRUT

- erfüllt alle speziellen Anforderungen Ihrer Branche
- minimiert Staub- und Mikrobenablagerung
- bietet höchste Korrosionsfestigkeit


- garantiert Langlebigkeit und eine schnelle, wirtschaftliche und individuelle Umsetzung

Schwerlast-Gitterrinnen

Einfädeltgitterrinne


Bezeichnung	Art.Nr.	Gewicht [kg]	Norm	Material
ZF31/V 3004X34X27 304L	CM348050V	1,667	EN 10088-3	IN304L
ZF31/V 3004X34X47 304L	CM348060V	2,272	EN 10088-3	IN304L
ZF31/V 3004X83X47 304L	CM348062V	2,895	EN 10088-3	IN304L

Dimensionen (m)

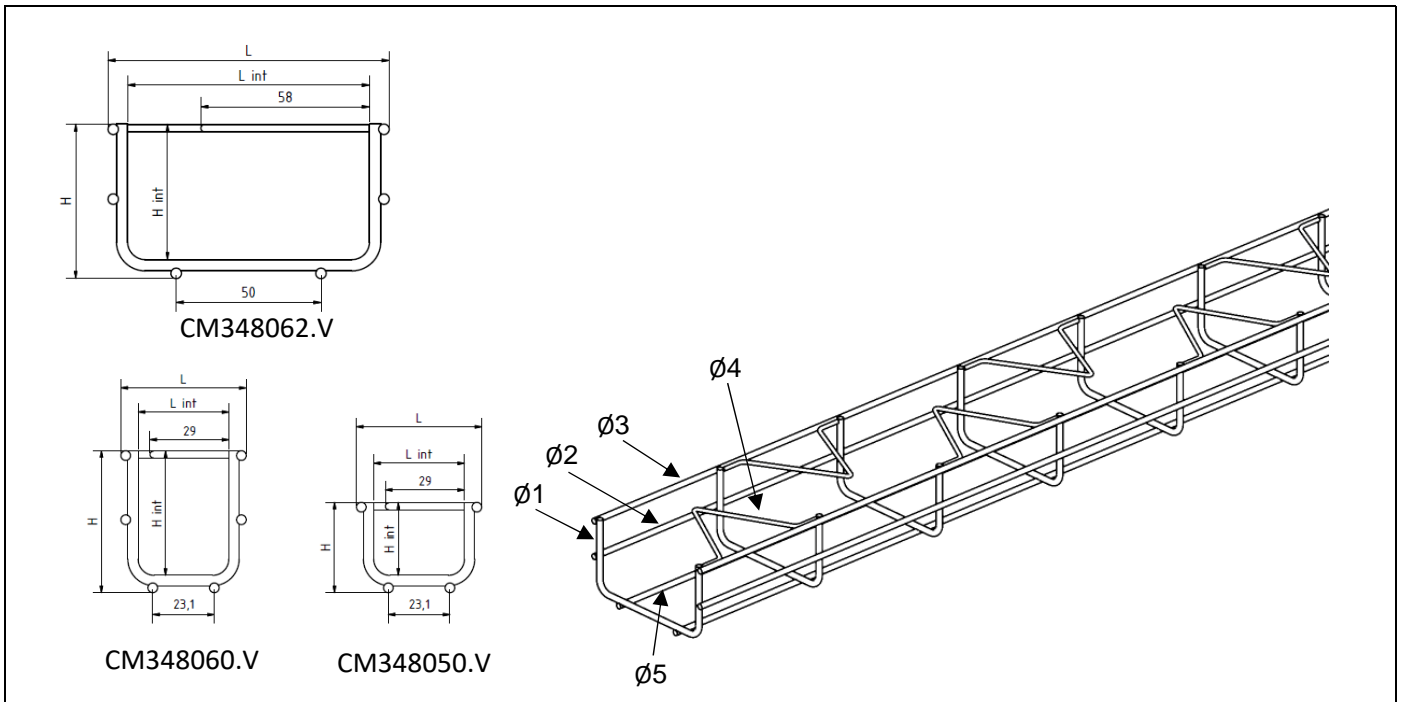

Bezeichnung	mm ²	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	Ø4 mm	Ø5 mm	L int mm	L mm	H int mm	H mm
ZF31/V 3004X34X27 304L	826	3,9	-	3,6	2,5	3,6	34,0	47,0	27,3	33,8
ZF31/V 3004X34X47 304L	1482	3,9	3,6	3,6	2,5	3,6	34,0	47,0	46,6	53,1
ZF31/V 3004X83X47 304L	3636	3,9	3,6	3,9	2,5	3,6	83,4	97,0	46,6	53,1



Belastungsdiagramm

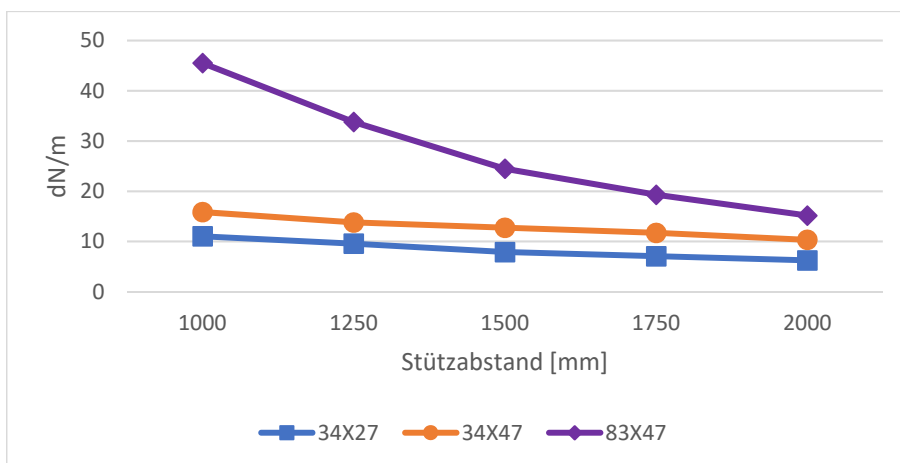


Schwerlast-Gitterrinnen


Gitterrinne / Ausleger

■ **CRP-F** CF 30/CF 54/CF 80/CF 105/CF 150, Breite: 100 – 600 mm

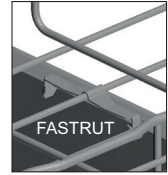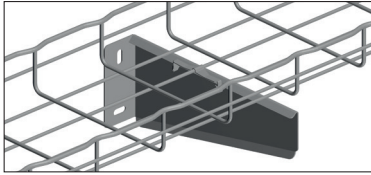


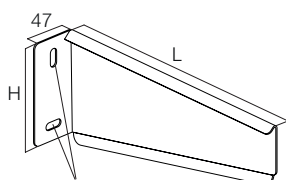
		L, mm	H, mm	F _d , daN	GS	GC	304L	316L
CRP-F  B160 bis B560 18 x 10,5 B660 bis B860 18 x 13,0	CRP-F 160	160	100	44	CM925710	–	CM925718	–
	CRP-F 260	260	100	44	CM925720	–	CM925728	–
	CRP-F 360	360	150	100	CM925730	–	CM925738	–
	CRP-F 460	460	150	100	CM925740	–	CM925748	–
	CRP-F 560	560	150	100	CM925750	–	CM925758	–
	CRP-F 660	660	200	94	CM925760	–	CM925768	–
	CRP-F 760	760	200	94	CM925770	–	CM925778	–
	CRP-F 860	860	200	94	CM925780	–	CM925788	–

■ **FASTRUT** CF 30/CF 54/CF 80/CF 105/CF 150, Breite: 100 – 600 mm

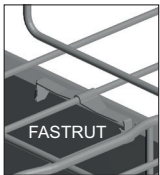

		EZ	ZnL	INOX	316L
FASTRUT 	FASTRUT	–	CM599007	CM599004	–


■ **Flach-Gitterrinne und L-Gitterrinne (auf Anfrage)**

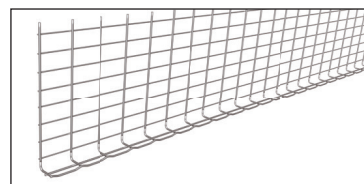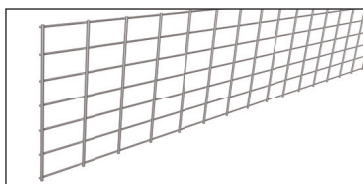



Schwerlast-Gitterrinnen

Ausleger


 
■ AA TXF / SAA CF54/50 ANSCHWEISS-KLEMM-AUSLEGER

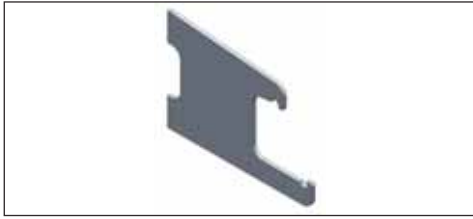

	Verwendung für	GS	GC	304L	316L
AA TXF 	TXF 35	–	–	CM925348	CM925344
AA CF54/50 	CF30/50-100 + CF54/50	–	–	CM925368	CM925364


■ WA TXF / SWA CF30 + 54/50 KLEMM-AUSLEGER

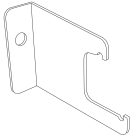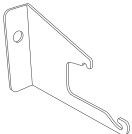

	Verwendung für	GS	GC	304L	316L
WA TXF 	TXF 35	–	CM925243	CM925248	CM925244
WA CF30 + 54/50 	CF30/50-100 + CF54/50	–	CM925263	CM925268	CM925264

 ■ WA CFC50/50 WANDAUSLEGER



	Verwendung für	GS	GC	304L	316L
WA CFC50/50 	CFC50/50	–	–	CM925198	CM925194

Schwerlast-Gitterrinnen

Ausleger

■ WA CF30/100-200 / SWA CF30/300-400 WANDAUSLEGER



		Verwendung für	GS	GC	304L	316L
WA CF30/100-200		CF30/100-200	-	CM925203	CM925208	CM925204
WA CFC30/100-200		CFC30/100-200	-	CM925223	CM925228	CM925224
WA CF30/200-300		CF30/200-300	-	CM925213	CM925218	CM925214

■ MA MITTELABHÄNGUNG



			GS	GC	304L	316L
MA		MA	-	-	CM925238	-
KUGELSCHEIBE		KUGELSCHEIBE	-	-	CM925138	-

Rundstahl mit beidseitigem Gewinde auf Anfrage.

Legrand GmbH

Am Silberg 14
59494 Soest

T 0 29 21/104-0

info.service@legrand.de
www.legrand.de

Legrand Austria GmbH

Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

T 01 277 62

office.austria@legrand.at
www.legrand.at

